


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.487.25

Unica - utičnica za zvučnike - 1 m - krem

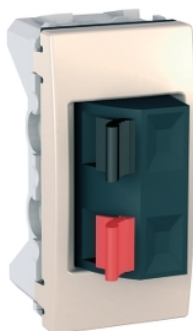

Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica za zvučnik
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Krem

Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Broj modula	1 modul
Povezivanje - priključci	2 pritisak papučice
Način pričvršćivanja	Utično
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina	37 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,014 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Alkohol UV otpornost Ulje Aceton Izbeljivač Benzin Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,9 cm
Package 1 Width	4,6 cm
Package 1 Length	2,3 cm
Package 1 Weight	16 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,4 cm

Package 2 Width	13,6 cm
Package 2 Length	33,5 cm
Package 2 Weight	160 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	640 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------