


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU6.006.866

Unica Plus - dekorativni ram - trostruki, H71 - pistać/beli

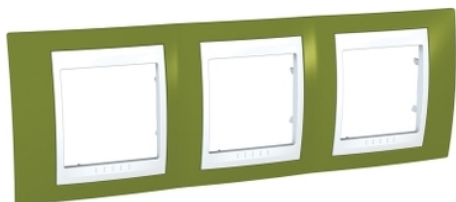

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj grupa	Trostruki horizontalno
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Pistać
Boja međurama	Bela

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: dekorativni međuram ASA + PC: središnji deo ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	80 mm
Širina	232 mm
Dubina	14 mm
Udaljenost između centara	71 mm
Masa proizvoda	0,05 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Ulje Benzin Izbeljivač UV otpornost Alkohol Aceton Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	23 cm
Package 1 Weight	50 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	25,5 cm
Package 2 Weight	312 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	25
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,835 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------