


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU66.106.096

Unica Top - dekorativni ram - ital. standard- 6
modula - onyx bakar/aluminijum

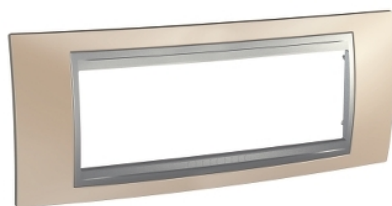

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Top
Broj modula	6 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Onyx bakar
Boja međurama	Aluminijum

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: dekorativni međuram ASA + PC: središnji deo Zamak: dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	12 mm
Širina	200 mm
Dubina	84 mm
Masa proizvoda	0,103 kg
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Benzin Izbeljivač UV otpornost Ulje Tečni sapun Aceton Alkohol Tečnost za čišćenje prozora

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	19,5 cm
Package 1 Weight	112 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	5,5 cm

Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	24,5 cm
Package 2 Weight	393 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	51
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,108 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------