


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MGU66.106.298

Unica Top - dekorativni ram - ital. - 6 modula -
beryl plava/grafit

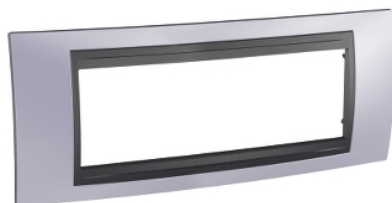

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Top
Broj modula	6 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Beryl blue
Boja međurama	Graphite

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: decorative frame ASA + PC: intermediate part Zamak: cover frame
Standardi	EN 60669-1
Visina	12 mm
Širina	200 mm
Dubina	84 mm
Masa proizvoda	0,103 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Aceton Tečnost za čišćenje prozora Benzin Ulje UV otpornost Izbeljivač Alkohol

Packing Units

Pakovanje 1 težina	103,000 g
Pakovanje 1 visina	12,000 mm
Pakovanje 1 širina	84,000 mm
Pakovanje 1 dužina	200,000 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------