


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# MGU68.006.7A1

Unica Class - dekorativni ram - trostruki - led  
aluminijum

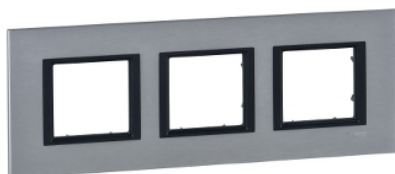

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Class
Broj grupa	3 gangs horizontal 3 gangs vertical
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Led aluminijum

### Dopunske informacije

Materijal	Aluminijum: dekorativni ram ASA + PC: intermediate part Zamak: cover frame
Standardi	EN 60669-1
Visina	93 mm
Širina	244 mm
Dubina	11 mm
Udaljenost između centara	71 mm
Masa proizvoda	0,236 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Benzin Tečni sapun Izbeljivač Aceton Ulje

### Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	305 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	11,5 cm
Pakovanje 1 dužina	28 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------