


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU8.624

Unica - ugradna kutija - 2x4 m - 16 otvora - žuta

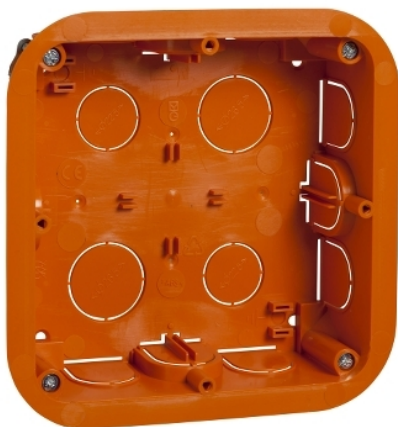

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Broj modula	2 x 4 modula
Način pričvršćivanja	Utično

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Kablovski uvod	16 definisani otvori
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren); kutija
Standardi	ISO 8015
Dubina	40 mm
Širina	135 mm
Visina	135 mm
Masa proizvoda	54,8 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Ulje UV otpornost Tečni sapun Benzin Izbeljivač Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Aceton

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	14,1 cm
Package 1 Weight	76,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm

Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	638 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------