


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MIP70212T

prednja maska - dimovana - 2 x 12 modula -
Mini Pragma ugradna

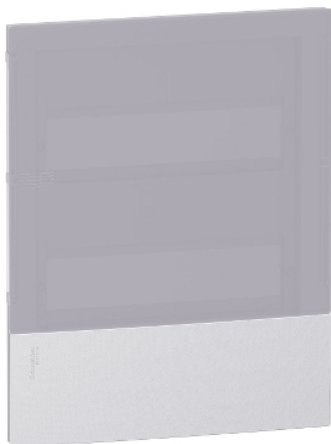

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mini Pragma
Grupa proizvoda	Mini Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Prednji deo
Tip prednje ploče	Providna
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
Tip prednjeg poklopca	Dimovani
Broj horizontalnih redova	2
Broj 18 mm modula po redu	12
Ukupan broj 18 mm modula	24
Materijal kućišta	Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Širina	294 mm spoljašnja strana:
Visina	377 mm spoljašnja strana:
Dubina	13 Mm zid: 18 mm spoljašnja strana:
Boja	Prednja strana: mist siva

Okruženje

Standardi	EN 50102 IEC 529 IEC 60695-2-11
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Prednja strana: 750 °C
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,6 cm
Package 1 Width	29,6 cm
Package 1 Length	38,7 cm
Package 1 Weight	987 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------