


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR34004

Mureva Styl - set za označavanje - set od 10

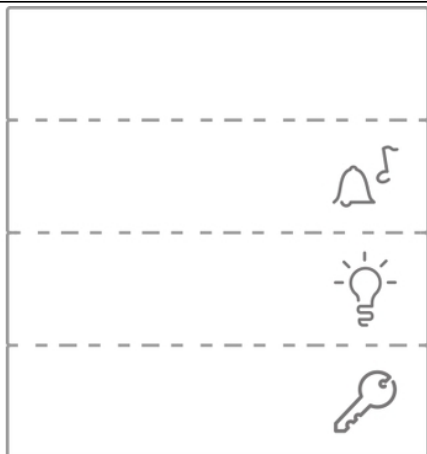

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Lista sa simbolima
Kompatibilnost grupe proizvoda	prekidač
Količina po setu	Set od 10
Prodaja po nedeljivim količinama	1

Dopunske informacije

Materijal	Papir
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Namena proizvoda	Prekidač sa oznakom
------------------	---------------------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5,0 g
Pakovanje 1 visina	0,6 cm
Pakovanje 1 širina	4 cm
Pakovanje 1 dužina	7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	65,0 g
Pakovanje 2 visina	5,8 cm
Pakovanje 2 širina	8,5 cm
Pakovanje 2 visina	8,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S02
Broj jedinica u pakovanju 3	240
Pakovanje 3 težina	1,906 kg
Pakovanje 3 visina	15 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda