


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MUR39108

Mureva Styl - noseći ram - jednostruki - beli

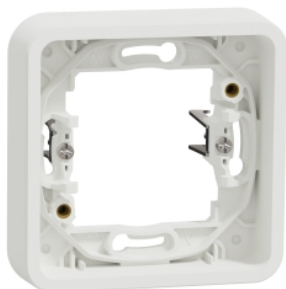

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Kompatibilnost grupe proizvoda	Mureva Styl
Nijansa boje	White (RAL 9003)
Prodaja po nedeljivim količinama	1

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj grupa	1 gang
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	PC
Dužina	84 mm
Visina	44 mm
Širina	84 mm
Projektovana dubina	19 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Okruženje

Oznake kvaliteta	NF AENOR
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Packing Units

Tip jedinica pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	40 g
Pakovanje 1 visina	4,4 cm
Pakovanje 1 širina	8,4 cm
Pakovanje 1 dužina	8,4 cm

Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	503 g
Pakovanje 2 visina	7 cm
Pakovanje 2 širina	15,6 cm
Pakovanje 2 visina	39 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S04
Broj jedinica u pakovanju 3	60
Pakovanje 3 težina	4,802 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	40 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda