


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMM1210

montažna ploča V1200xŠ1000mm

galvanizovana čelična ploča reverzibilna

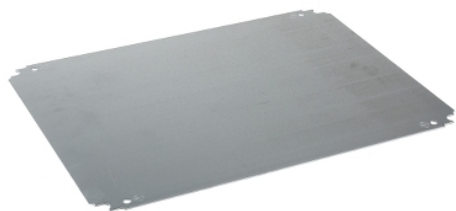

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	1000 MmW: 1200 mm 1200 mmW: 1000 mm
Lokacija za montiranje	Kliznica Direktno na zadnje odstoynike
Opis montažne ploče	Ravna
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial S3D Spacial CRN Spacial S3X Thalassa PLM
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik




Dopunske informacije

Način fiksiranja	Screwed on backstuds - screw type M8 Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje	180 kg
Visina	1150 mm
Širina	950 mm
Dubina	125 mm
Debljina	2,5 mm
Masa proizvoda	21,884 kg
Specifičnost izvedbe	Instalacija u orman sa obrnutim dimenzijama

Packing Units

Pakovanje 1 težina	21,884 kg
Pakovanje 1 visina	20,000 mm
Pakovanje 1 širina	970,000 mm
Pakovanje 1 dužina	1170,000 mm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Pribvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
