


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# NSYMPD46T

## Spacial SF providna vrata - 400x600 mm

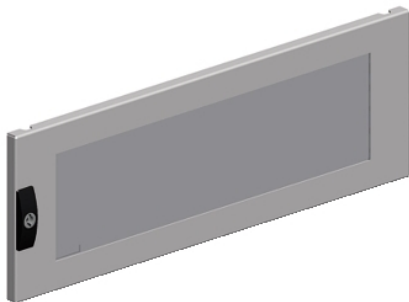

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Parcijalna vrata
Application	Primena za odeljivanje
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial (Spacial SFM)
Sastav uređaja	1 parcijalna vrata 2 vertikalni ojačani ram 3 šarke 1 maska sa bravom i 3 mm umetak sa dvostrukim prerezom
Količina po setu	Set od 1



### Dopunske informacije

Materijal	Vrata: Securit staklo Vrata: čelična ploča
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Tip zaključavanja	Brava 3 mm dvostruki prerez
Broj zaključavanja	1
Tip vrata	Spoljašnja providna
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Visina	400 Mm nazivno: 394 mm ukupno:
Širina	600 Mm nazivno: 569 mm ukupno:

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	40,0 cm
Package 1 Length	58,0 cm
Package 1 Weight	4,56 kg

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------