


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMPD86T

Spacial SF providna vrata - 800x600 mm

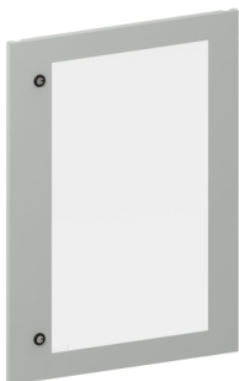

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Parcijalna vrata
Application	Primena za odeljivanje
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SFM
Sastav uređaja	2 maska sa bravom i 3 mm umetak sa dvostrukim prorezom 1 parcijalna vrata 2 vertikalni ojačani ram 3 šarke
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Vrata: Securit staklo Vrata: čelična ploča
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Tip zaključavanja	Brava 3 mm dvostruki prorez
Broj zaključavanja	2
Tip vrata	Spoljašnja providna
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Visina	800 Mm nazivno: 794 mm ukupno:
Širina	600 Mm nazivno: 569 mm ukupno:

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	57,0 cm
Package 1 Length	83,0 cm
Package 1 Weight	7,2 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	83,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	83,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------