


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# NU280214

## Ram dek. Unica Studio 1 E šljiva/beli

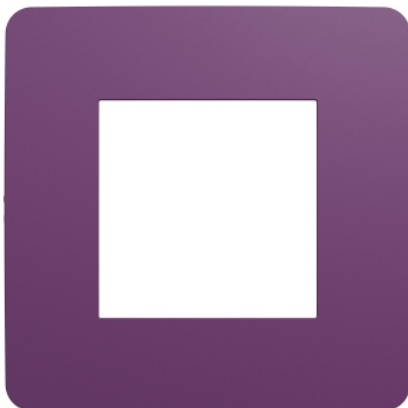

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Pravac instalacije	Horizontalno vertikalno
Tip prekidača	Pojedinačno
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Plum
Side color	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram Polikarbonat: međuploča
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Širina	85 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,02 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	20 g
Pakovanje 1 visina	1 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	120
Pakovanje 2 težina	3,656 kg

Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	960
Pakovanje 3 težina	38,124 kg
Pakovanje 3 visina	80 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>