


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NU348618

## Utičnica za zvučnike 2 modula bela

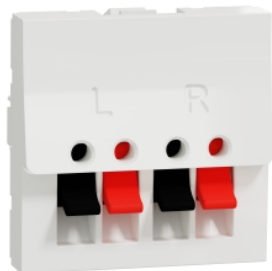

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica za zvučnik
Primena uređaja	Podrška medijskim uređajima
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Broj modula	2 modula
Povezivanje - priključci	2 pritisak papučiće
Način pričvršćivanja	Utično
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana
Završna obrada	Sjajno
Dubina	32 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,034 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje




Ip stepen zaštite	IP2xC
Ik stepen zaštite	IK02
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	3,2 cm
Package 1 Weight	23,0 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,5 cm
Package 2 Width	14 cm
Package 2 Length	26 cm
Package 2 Weight	325 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,93 kg

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.