


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU348718

Utičnica za zvučnike 1 modul bela

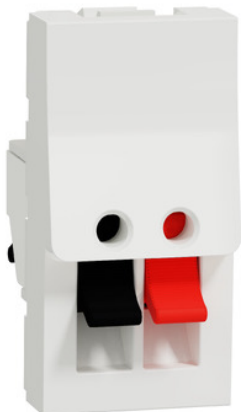

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica za zvučnik
Primena uređaja	Podrška medijskim uređajima
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Broj modula	1 modul
Povezivanje - priključci	2 pritisak papučice
Način pričvršćivanja	Utično
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana
Završna obrada	Sjajno
Dubina	32 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,018 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP2XC
Ik stepen zaštite	IK02
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	13,0 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,7 cm
Package 2 Width	14,0 cm
Package 2 Length	26,0 cm
Package 2 Weight	202,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,313 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.