


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU600480

## Ram dekorativni Unica Pure 2E alumin.

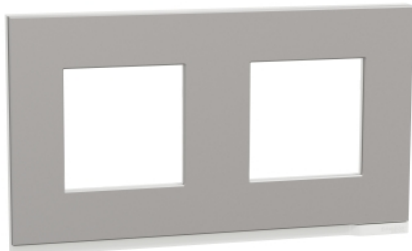

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Pure
Broj dvostrukih modula	Dvostruki
Pravac instalacije	Horizontalno
Tip prekidača	Double
Broj modula	2 x 2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Aluminijum
Side color	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Materijal	Zamak: dekorativni ram Polikarbonat: međuploča
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Širina	156 mm
Visina	90 mm
Dubina	11 mm
Masa proizvoda	0,135 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	177,0 g
Pakovanje 1 visina	2,5 cm
Pakovanje 1 širina	9,5 cm
Pakovanje 1 dužina	19,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	35
Pakovanje 2 težina	6,635 kg

Pakovanje 2 visina	30,0 cm
Pakovanje 2 širina	30,0 cm
Pakovanje 2 visina	40,0 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>