


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU7002

Zamak montažni ram 2 modula

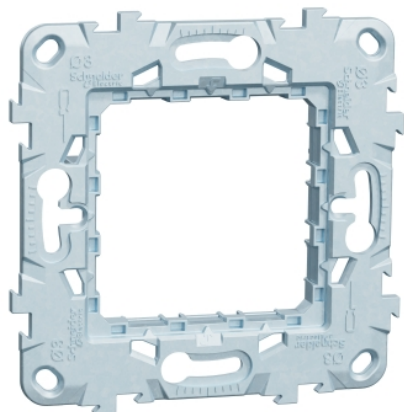

Osnovne informacije

Range of product	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Broj modula	2 modula
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnji ili kukice

Dopunske informacije

Nosači za montažu	Univerzalno
Materijal	Zamak
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Dubina	11,2 mm
Širina	75 mm
Visina	75 mm
Masa proizvoda	0,033 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	33 g
Pakovanje 1 visina	1,1 cm
Pakovanje 1 širina	7,4 cm
Pakovanje 1 dužina	7,4 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	50
Pakovanje 2 težina	1,77 kg
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	18,5 cm
Pakovanje 2 visina	25 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	250
Pakovanje 3 težina	9,242 kg

Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda