


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU7103

## Zamak montažni ram 3 modula

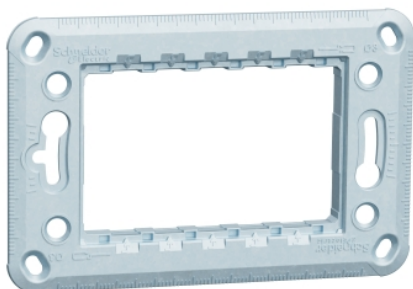

### Osnovne informacije

Range of product	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Broj modula	3 modula
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

### Dopunske informacije

Oblik	Pravougaoni
Materijal	Zamak
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Dubina	7,8 mm
Širina	70 mm
Visina	105,5 mm
Masa proizvoda	0,058 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	58 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,6 cm
Package 2 Width	11,2 cm
Package 2 Length	11,8 cm
Package 2 Weight	648 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30 cm

Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,263 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>