


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU7104

Zamak montažni ram 4 modula

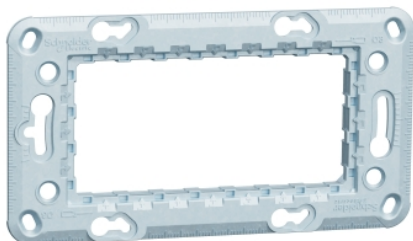

Osnovne informacije

Range of product	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Broj modula	4 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

Dopunske informacije

Oblik	Pravougaoni
Materijal	Zamak
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Dubina	7,8 mm
Širina	70 mm
Visina	128 mm
Masa proizvoda	0,071 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	75,0 g
Pakovanje 1 visina	0,8 cm
Pakovanje 1 širina	7,0 cm
Pakovanje 1 dužina	12,8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	778,0 g
Pakovanje 2 visina	6,5 cm
Pakovanje 2 širina	12,5 cm
Pakovanje 2 visina	18,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	1280
Pakovanje 3 težina	115,364 kg

Pakovanje 3 visina	80,0 cm
Pakovanje 3 širina	80,0 cm
Pakovanje 3 visina	60,0 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda