

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VZ1L007UM50

linijska prigušnica - 5 mH - 7 A - monofazna -
20 W - za frekventne regulatore



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Linjska prigušnica
Kompatibilnost proizvoda	ATV312H055M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV312H075M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31C055M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31C075M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV32H055M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV32H075M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM05D10F1 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM05D10M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM32.U45M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - monofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - monofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Number of phases	Monofazno
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 32
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	5 mH
[in] nazivna struja	7 A
Termički gubici	20 W

Dopunske informacije

Power supply frequency	50...60 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	5 %
Masa proizvoda	0,88 kg
Širina	60 mm
Visina	100 mm
Dubina	95 mm

Okruženje

Standardi	IEC 60076 (sa HD398) VDE 0160 nivo 1 EN 50178
Ip stepen zaštite	Prigušnica: IP00 Priključci: IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	933,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	51,388 kg


Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions

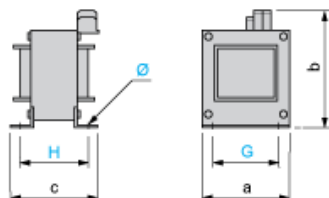


Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
60	100	95	50	60	4

Dimensions in in.

2.36	3.94	3.74	1.97	2.36	0.16
------	------	------	------	------	------

Recommended Schema

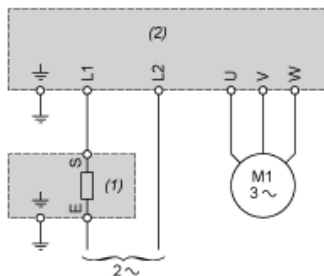

- (1) Line Choke
(2) Drive