


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VZN05

TeSys Mini-VARIO - pomoćni kontaktni blok - 1 NO

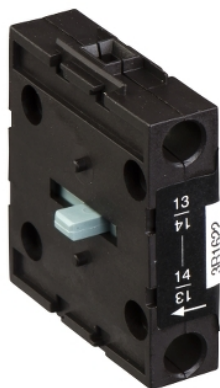

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	VZN
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontaktni blok
Nivo performansi	Standardne
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakta	Kasno uključenje
Kompatibilnost proizvoda	VN20 VN12
Tip mreže	AC DC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Lokacija za montiranje	Desni Levi

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys VARIO VCFN rastavljač
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	4 A
Mehanička trajnost	50000 ciklusa
Električna trajnost	30000 Ciklusa DC-11 50000 ciklusa AC-21
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 2 kabl 0,75...1,5 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi 2 kabl 1...2,5 mm ² - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja	0,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	45,5 mm
Širina	12 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,02 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-5
Sertifikacija proizvoda	GL CSA UL
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	21 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	10 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	60
Pakovanje 2 težina	1,545 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------