


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## VZN08

TeSys Mini-VARIO - poklopac priključaka - za  
VN12, VN20

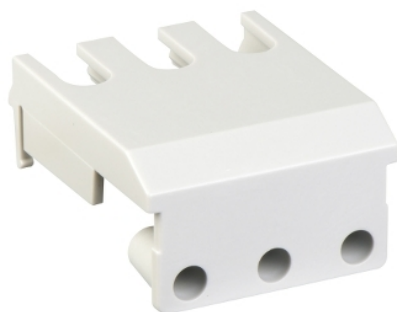

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	VZN
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac priključaka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za zaštitu
Kompatibilnost proizvoda	VN12 VN20
Broj polova	3P

### Dopunske informacije

Masa proizvoda	7 g
----------------	-----

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	7,0 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	10 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	100
Pakovanje 2 težina	1,17 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 meseci

---