


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCP1564L2

ožičen konektor XZ - ravni muški - M12 - 5- pinski - kabl PUR 2m

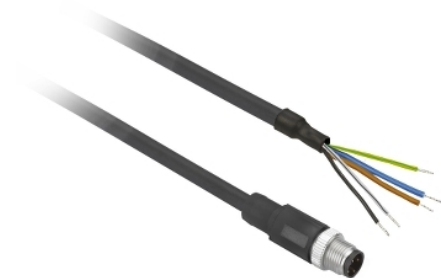

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique Cabling components
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Ožičeni konektori
Ime serije	Opšta upotreba

Dopunske informacije

Električna veza	Ravni muški konektor M12, 5 pinova (uključeno i uzemljenje)
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtnje
Materijal prirubnice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Dužina kabla	2 m
Spoljašnji prečnik kabla	5,9 mm
Sastav kabla	4 x 0.34 mm ² 1 x 0.5 mm ²
Izolacioni materijal žice	PUR
[ue] nazivni radni napon	60 V AC 75 V DC
[in] nazivna struja	4 A
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ
Masa proizvoda	0,115 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP69K IP65 IP67
Sertifikacija proizvoda	CULus
Temperatura okoline za rad	-40...80 °C static -5...80 °C flexing
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	85,9 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	16 cm
Pakovanje 1 dužina	16 cm

Tip jedinice pakovanja 2	BAG
Broj jedinica u pakovanju 2	1
Pakovanje 2 težina	86 g
Pakovanje 2 visina	1,5 cm
Pakovanje 2 širina	16 cm
Pakovanje 2 visina	16 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S02
Broj jedinica u pakovanju 3	40
Pakovanje 3 težina	3,677 kg
Pakovanje 3 visina	15 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------