


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 08135

## providna vrata Š600 15M Prisma G IP40

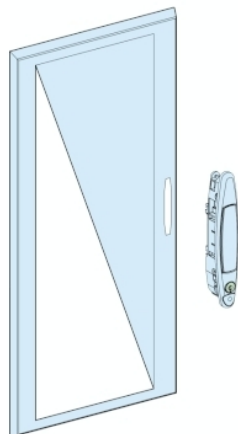

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Prisma
Grupa proizvoda	Prisma G
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G orman
Obezbeđena oprema	Vrata Ručica Brava (ključ 405) Ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno 2 šarka
Type of door	Providni
Ip stepen zaštite	IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem IP30 bez vrata IP40 sa vratima IP41 sa vratima i krovom

### Dopunske informacije

Installation description	Nadzidni orman - širina 600 mm Proširenje ormara - širina 600 mm
Strana za otvaranje vrata	Reverzibilno
Broj zaključavanja	2
Door opening angle	130 °
Broj vertikalnih modula (50 mm)	15
Materijal kućišta	Ručica: poliamid Staklo Dekoratívni ram: tretirane čelične ploče
Količina po setu	Set od 1
Visina	780 mm
Širina	600 mm
Dubina	36 mm
Masa proizvoda	5,52 kg
Materijal	Staklo
Završna obrada	Mat Glatko
Boja	Bela (RAL 9001)

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa EN/IEC 62262
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povešana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	6,2 kg
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	63,0 cm
Pakovanje 1 dužina	82,0 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	15
Pakovanje 2 težina	105,0 kg
Pakovanje 2 visina	99,0 cm
Pakovanje 2 širina	80,0 cm
Pakovanje 2 visina	120,0 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------