


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

19082

poklopac priključaka - 3P - za NG125

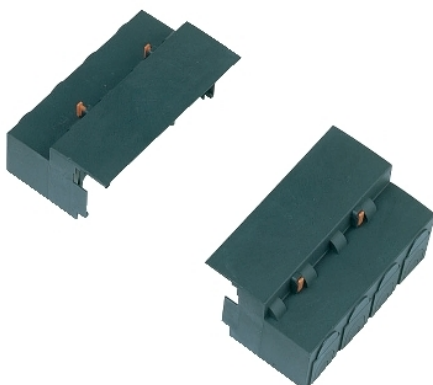

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Poklopac priključaka
Pribor / posebna kategorija	Izolacioni pribor
Količina po setu	Set od 2
Boja	Antracit siva

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 Acti 9 NG125
Broj polova	3P
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V
Kompatibilnost	NG125

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40 D
-------------------	--------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	100,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,800 cm
Package 2 Width	11,600 cm
Package 2 Length	35,700 cm
Package 2 Weight	496,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,382 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------