


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# MGU8.624

Unica - ugradna kutija - 2x4 m - 16 otvora - žuta

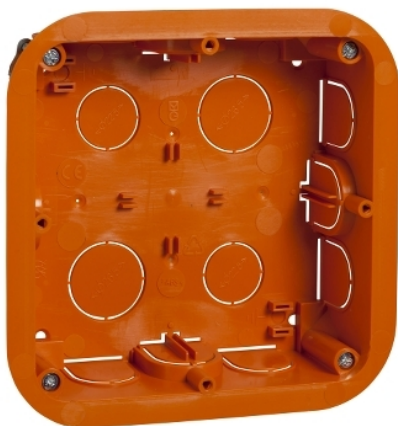

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj modula	2 x 4 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Žuta

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Kablovski uvod	16 definisani otvori
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Standardi	ISO 8015
Dubina	40 mm
Širina	135 mm
Visina	135 mm
Masa proizvoda	54,8 kg

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Ulje UV otpornost Tečni sapun Benzin Izbeljivač Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Aceton

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	76 g
Pakovanje 1 visina	5,4 cm
Pakovanje 1 širina	16 cm
Pakovanje 1 dužina	14,1 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	6
Pakovanje 2 težina	638 g
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm

Pakovanje 2 visina	40 cm
Pakovanje 3 visina	77 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------