


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU8.626

Unica - ugradna kutija - 2x6 m - 16 otvora - žuta

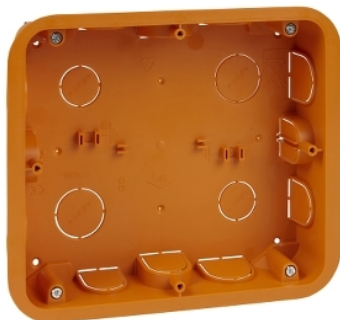

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj modula	2 x 6 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Žuta

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Kablovski uvod	16 definisani otvori
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Dubina	40 mm
Širina	182 mm
Visina	158 mm
Masa proizvoda	91,6 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun UV otpornost Ulje Benzin Izbeljivač Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Aceton

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	105,5 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	16 cm
Pakovanje 1 dužina	18 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S02
Broj jedinica u pakovanju 2	6
Pakovanje 2 težina	877 g
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------