


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCR150WU3

ClimaSys PTC otpornik za grejanje 150W,270-420V

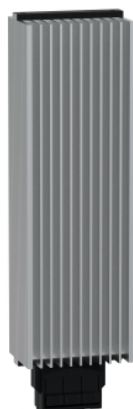

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač
Opseg snage	150 W
Naponski ulaz	270...420 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije


Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Sertifikacija proizvoda	VDE UL
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum
Visina	300 mm
Širina	90 mm
Dubina	80 mm
Uslovi upotrebe	Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature Potrebna električna zaštita Zatvoren orman
Način pričvršćivanja	Stezaljkama
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	680,0 g
Pakovanje 1 visina	30 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	8 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

RoHS regulativa za Kinu	
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------
