


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NSYCVA78M

## metalna zaštita za filter i ventilator, prečnik 78mm

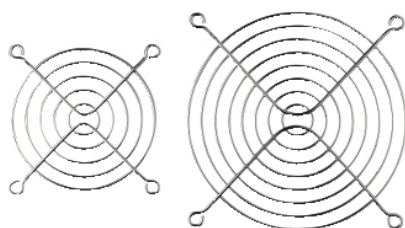

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CV
Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys (ClimaSys CV) ventilator
Tip proizvoda ili komponente	Zadnja zaštitna rešetka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	Za orman motora ventilatora
Lokacija za montiranje	Zadnji deo aksijalnog motora
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Sastav uređaja	1 zaštitna rešetka

### Dopunske informacije

Materijal	Čelik
Prečnik	78 mm
Visina	80 Mm spoljašnja: 71,5 mm tačke fiksiranja:
Širina	80 Mm spoljašnja: 71,5 mm tačke fiksiranja:

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,5 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	19,9 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	1,5 cm
Package 2 Width	11,5 cm
Package 2 Length	11,5 cm
Package 2 Weight	206,9 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,226 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------