


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMF1010

mikroperforirana montažna ploča
V1000xŠ1000 prečnik otvora 3,6mm na razm.
12,5mm

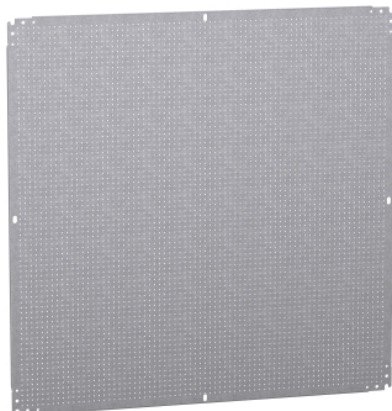

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Spacial |
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za montažu |
| Tip proizvoda ili komponente | Montažna ploča |
| Primena uređaja | Više namena |
| Za ormane nazivnih dimenzija | 1000 mmW: 1000 mm |
| Lokacija za montiranje | Direktno na zadnje odstoynike Kliznica |
| Opis montažne ploče | Mikroperforirana |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM) |
| Količina po setu | Set od 1 |
| Materijal | Galvanizovani čelik |

Dopunske informacije

| | |
|------------------------------|---|
| Način fiksiranja | Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstoynike - tip zavrtnja M8 Sa elementom za fiksiranje |
| Dopustivo trajno opterećenje | 225,6 Kg S3D, CRN, S3X orman 135,4 kg PLM orman |
| Maksimalno opterećenje | 250 Kg S3D, CRN, S3X orman 150 kg PLM orman |
| Visina | 950 mm |
| Širina | 950 mm |
| Površina i korisna površina | 90,3 dm ² |
| Debljina | 2,5 mm |
| Masa proizvoda | 17,826 kg |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | Db |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1 cm |
| Package 1 Width | 95 cm |
| Package 1 Length | 95 cm |
| Package 1 Weight | 17 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAM |
| Number of Units in Package 2 | 25 |
| Package 2 Height | 58,5 cm |
| Package 2 Width | 100 cm |
| Package 2 Length | 120 cm |
| Package 2 Weight | 438 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACh Deklaracija |
| REACh bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|