


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMF86

mikroperforirana montažna ploča V800xŠ600
prečnik otvora 3,6mm na razmaku 12,5mm

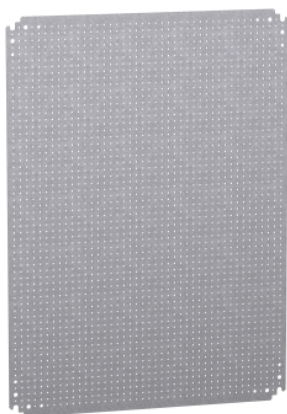

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	800 mmW: 600 mm
Lokacija za montiranje	Kliznica Direktno na zadnje odstoynike
Opis montažne ploče	Mikroperforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM)
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstoynike - tip zavrtnja M8 Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje	135 kg
Visina	765 mm
Širina	550 mm
Dubina	125 mm
Debljina	2,5 mm
Masa proizvoda	7,8 kg
Specifičnost izvedbe	Sa ormanima V800 x Š1200 Instalacija u orman sa obrnutim dimenzijama

Pakovanje

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,3 cm
Package 1 Width	55,5 cm
Package 1 Length	76,5 cm
Package 1 Weight	7,67 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	31,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	667,0 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------