


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# NSYSF20460

Spacial SF orman bez montažne ploče -  
sastavljen - 2000x400x600 mm

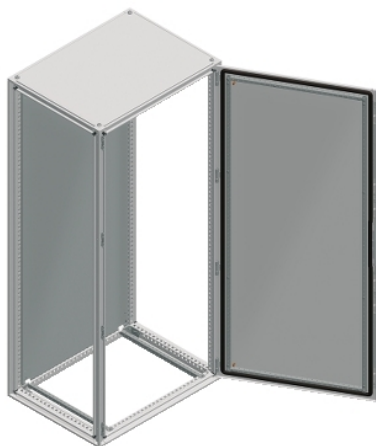

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Nazivna visina ormara	2000 mm
Nazivna širina ormara	400 mm
Nazivna dubina ormara	600 mm
Montaža ormara	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 krov 1 zadnji panel 1 sistem za zabavljanje sa ručicom: vrata 1 vrata 1 okvir ormara

### Dopunske informacije

Strukturni tip	Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm Formirano iz jednog dela Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju
Tip vrata	Ravna prednji deo
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip brave	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja vrata
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije	Zadnji deo Prednji deo Strane ormara
Odvojni delovi	Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice Krov sa zavrtnjima bez matice Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice Klizna šina sa zavrtnjima bez matice
Materijal	Okvir: galvanizovani čelik Nosače: galvanizovani čelik Vrata: čelična ploča Panele: čelična ploča Šarku: zamak Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035) Ručicu: crna (RAL 9005)
Masa proizvoda	77,38 kg

### Okruženje

Standardi	IEC 62208
Nema stepen zaštite	NEMA 3R/12
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	77,38 kg
Pakovanje 1 visina	213 cm
Pakovanje 1 širina	44,5 cm
Pakovanje 1 dužina	69 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------