


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSPF12200

Spacial SF/SM prednje podnožje - 200x1200 mm

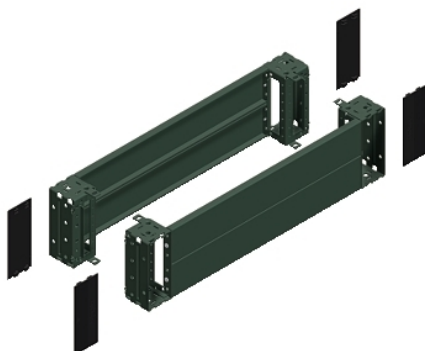

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormara
Tip proizvoda ili komponente	Prednja strana podnožja
Application	Više namena
Nominal dimensions of the housing	-
Sastav uređaja	Elementi za montažu 4 poklopac ugla 4 ugao 2 prednji panel 2 zadnji panel
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SD Spacial Spacial S3D
Držač za montažu	Bočni paneli postolja

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija
Boja	Siva (RAL 7022)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Trajno dopustivo opterećenje	1300 kg
Visina	200 mm
Širina	1200 mm nazivno:

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (kompletno postolje)
Ik stepen zaštite	IK10

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,500 cm
Package 1 Width	21,000 cm
Package 1 Length	121,000 cm
Package 1 Weight	14,641 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	160,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	232,615 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------