


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYSTMP60120

Spacial SF/SM perforirana montažna ploča -  
1200 mm

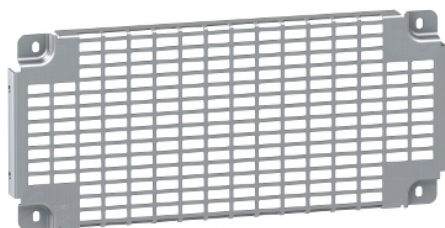

### Osnovne informacije

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Spacial                                                                                |
| Pribor / posebna kategorija    | Pribor za montažu                                                                      |
| Tip proizvoda ili komponente   | Montažna ploča                                                                         |
| Primena uređaja                | Više namena                                                                            |
| Za ormane nazivnih dimenzija   | -                                                                                      |
| Opis montažne ploče            | Telequick perforirana                                                                  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Spacial Spacial SF<br>Spacial Spacial SM<br>Spacial Spacial SFX<br>Spacial Spacial SMX |
| Sastav uređaja                 | 1 montažna ploča<br>Elementi za montažu                                                |
| Količina po setu               | Set od 1                                                                               |
| Materijal                      | Čelik                                                                                  |
| Završna obrada                 | Obloženo cinkom                                                                        |

### Dopunske informacije

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Način fiksiranja | Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija |
| Visina           | Tačke fiksiranja: 575 mm<br>600 mm                    |
| Širina           | Nazivno: 1200 mm<br>1108 mm                           |
| Dimenzije izreza | 11 x 26 mm                                            |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 3,0 cm   |
| Package 1 Width              | 60,5 cm  |
| Package 1 Length             | 111,0 cm |
| Package 1 Weight             | 5,2 kg   |
| Unit Type of Package 2       | PAM      |
| Number of Units in Package 2 | 41       |
| Package 2 Height             | 90,0 cm  |
| Package 2 Width              | 100,0 cm |
| Package 2 Length             | 120,0 cm |
| Package 2 Weight             | 226,0 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                               |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|