


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU7002

Zamak montažni ram 2 modula

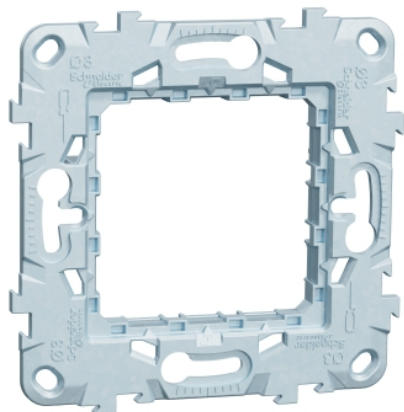

Osnovne informacije

Range of product	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Broj modula	2 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnji ili kukice

Dopunske informacije

Nosači za montažu	Univerzalno
Oblik	Kvadrat
Materijal	Zamak
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Dubina	11,2 mm
Širina	75 mm
Visina	75 mm
Masa proizvoda	0,033 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,1 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	7,4 cm
Package 1 Weight	33 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	25 cm
Package 2 Weight	1,77 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	250

Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,242 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti životne sredine	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja