


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU7002P

## Plastični montažni ram 2 modula

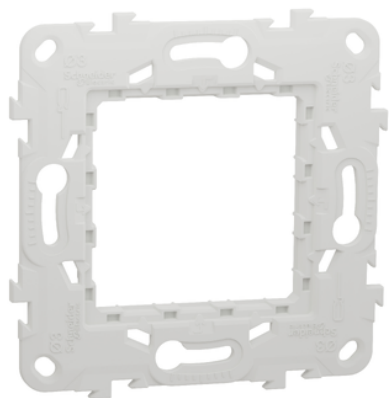

### Osnovne informacije

Range of product	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Broj modula	2 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

### Dopunske informacije

Nosači za montažu	Univerzalno
Oblik	Kvadrat
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat) GF30
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Dubina	7,88 mm
Širina	75 mm
Visina	75 mm
Masa proizvoda	0,011 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,800 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	7,300 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	12,300 cm
Package 2 Width	13,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	652,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	400

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,703 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti životne sredine	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja