


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU7004PC

## Montažni ram 4mod/2 elementa sa zaštitom

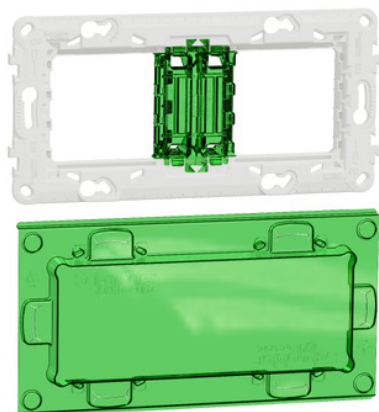

### Osnovne informacije

Range of product	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Broj modula	4 modula
Broj dvostrukih modula	Jednostruki Dvostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

### Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Zaštitni poklopac
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat) GF30
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Dubina	25 mm
Širina	75 mm
Visina	145 mm
Masa proizvoda	0,023 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	29,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	25,0 cm
Package 2 Weight	405,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	140
Package 3 Height	30,0 cm

Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	6,45 kg

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja