


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU7008C

Montažni ram 10mod /4 elem. sa zaštitom

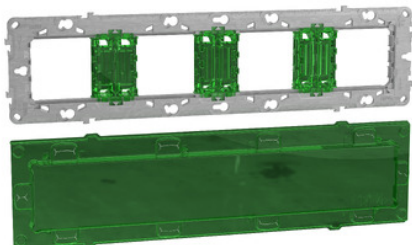

Osnovne informacije

Range of product	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Broj modula	8 modula (četvorostruki) 10 modules (jednostruki)
Broj dvostrukih modula	Jednostruki Četvorostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Zaštitni poklopac
Materijal	Zamak
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Dubina	24 mm
Širina	78 mm
Visina	287 mm
Masa proizvoda	0,12 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	29 cm
Package 1 Weight	140 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	11 cm
Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	32 cm
Package 2 Weight	808 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	30 cm

Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	8,849 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti životne sredine	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja