


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU800618

Nadgradna kutija 3E Unica Studio bela

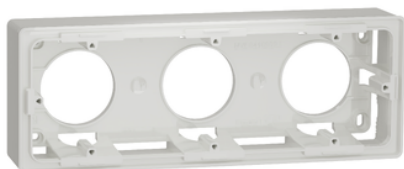

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio
Broj modula	3 x 2 modules
Broj dvostrukih modula	Trostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	6 definisani otvori
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Dubina	40 mm
Širina	225 mm
Visina	83 mm
Masa proizvoda	0,117 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,1 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	22,2 cm
Package 1 Weight	122 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	11,2 cm
Package 2 Width	12 cm

Package 2 Length	24,6 cm
Package 2 Weight	334 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	5,77 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja