


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU800644

Nadgradna kutija 3E Unica Studio krem

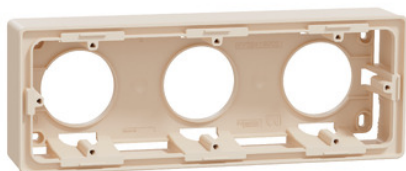

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio
Broj modula	3 x 2 modules
Broj dvostrukih modula	Trostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	6 definisani otvori
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Dubina	40 mm
Širina	225 mm
Visina	83 mm
Masa proizvoda	0,117 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	22,5 cm
Package 1 Length	4 cm
Package 1 Weight	117 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	11,2 cm
Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	24,5 cm

Package 2 Weight	352 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	6,072 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Izjava o zaštiti okoliša	📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja