


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU810318

Kutija Studio 3M za površinsku montažu

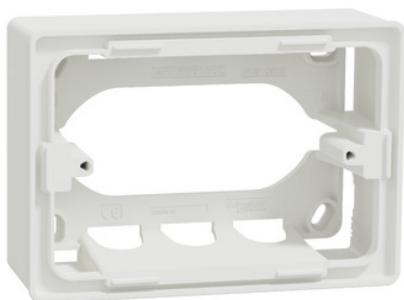

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Površinska kutija
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio
Broj modula	3 modula
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Sa 4 pina
Dodatne informacije	Samogasivi materijali Otpornost na plamen 650 °C-30 s
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)
Nijansa boje	Bela

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	4 definisanih otvora
Kompatibilnost proizvoda	Za pravougaoni montažni ram
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Obrada površine	Neobrađeno
Dubina	40 mm
Širina	118 mm
Visina	83 mm
Masa proizvoda	0,063 kg

Okruženje

Standardi	UNE 60670-1
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Aceton Benzin Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Tečni sapun UV otpornost Izbeljivač Ulje

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	8,3 cm
Package 1 Length	11,8 cm
Package 1 Weight	70 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	12,2 cm
Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	24,5 cm
Package 2 Weight	468,1 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	75
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	7,724 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja