


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU944054

Središnji element TV / R antracit

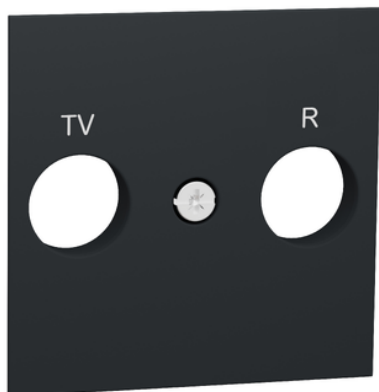

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac
Broj modula	2 modula
Prezentacija uređaja	Poklopac
Način pričvršćivanja	Zavrtnjem
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)

Dopunske informacije

Namena proizvoda	TV/R socket
Završna obrada	Mat
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,900 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	7,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	8,200 cm
Package 2 Width	17,800 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	228,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,311 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Sustainable packaging	Yes