


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU986530

## Slepi poklopac 1 modul aluminijum

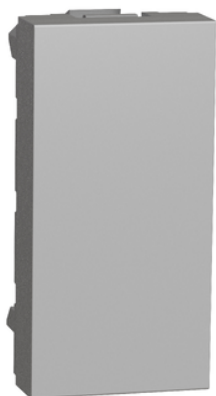

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Tip proizvoda ili komponente	Slepi poklopac
Broj modula	1 modul
Prezentacija uređaja	Poklopac
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Aluminijum

### Dopunske informacije

Završna obrada	Blistav
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	2,200 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	5,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	13,000 cm
Package 2 Width	12,300 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	188,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30,000 cm

Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,944 kg

### Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Sustainable packaging	Yes