


ATV cabinets

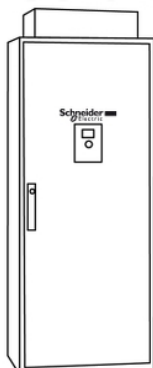

Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Bromsmotstånd
Kontinuerlig effekt	300 kW
Värmeförluster	650 W
Produktkompatibilitet	ATV71EXS5C31Y ATV61EXS5C25Y ATV71EXS5C25Y ATV61EXS5C40Y ATV61EXS5C31Y ATV71EXS5C20Y
Maximum permanent braking power	450 kW vid 690 V (vid konstant effekt och uppnått tröskelvärde)
Min resistansvärde för associering	2 Ohm

Teknisk data

Kompatibilitetsintervall	Altivar 71 Plus Altivar 61 Plus
Tröskelaktivering	1075 V DC +/- 1 %
Maximal DC busspänning	1100 V
Load factor	0,15 vid 400 kW (vid konstant effekt och uppnått tröskelvärde) 0,05 vid 450 kW (vid konstant effekt och uppnått tröskelvärde) 0,5 vid 350 kW (vid konstant effekt och uppnått tröskelvärde)
Maximal cykeltid	140 s
Skyddstyp	Integrerat värmeskydd av temperaturgivare
Volym av kylluft	600 m ³ /h
Driftsläge	Vertikal
Produktens vikt	80 kg

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-10...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...70 °C
Föreningegrad	2 överensstämmer med EN 50178
Relativ fuktighet	Class 3K3 without condensation
Höjd över havet	<= 1000 m utan nedklassning 1000...2260 m 1 % per 100 m
Vibrationsbeständighet	0.2 gn

Packing Units

Förpackning 1 vikt	190,000 kg
Förpackning 1 höjd	65,900 dm
Förpackning 1 bredd	4,080 dm
Förpackning 1 längd	20,000 dm

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------