


Product data sheet

Characteristics

82901

PratiKa industrijska vtičnica - 16 A - 2P - 20 do 25 V AC - IP44

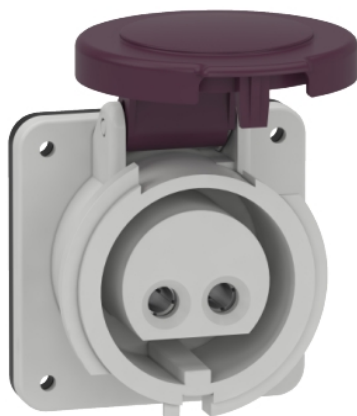

Glavno

Skupina izdelkov	Mureva
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Kratko ime naprave	Mureva socket
Vtič, kategorija vtičnice	Ekstremno nizka napetost
Opis polov	2P
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Raven
[In] nazivni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	20 do 25 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Nerjaveče jeklo Obojka Medenina prevlečena z nikljem Vzmeti Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
Presek kabla	1...2,5 mm ²
Teža izdelka	0,127 kg
Osnovna dimenzija	65 x 65 mm
Višina	65 mm
Širina	65 mm
Globina	65 mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Vijolična

Okolje

Standardi	EN 60309-2 EN 60309-1
IP stopnja zaščite	IP44 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/z IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s)

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6,3 cm
Paket 1 Širina	6,5 cm
Paket 1 Dolžina	6,5 cm
Paket 1 Teža	113,0 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	9,0 cm
Paket 2 Širina	26,5 cm
Paket 2 Dolžina	26,9 cm
Paket 2 Teža	1,26 kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	40
Paket 3 Višina	30,0 cm
Paket 3 Širina	30,0 cm
Paket 3 Dolžina	40,0 cm
Paket 3 Teža	5,55 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------