


## Product data sheet

### Characteristics

# AK2GD3775

Kabelski kanal - 75 x 37,5 mm - brez pokrova - siv

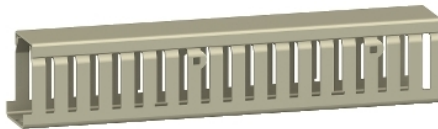

### Glavno

Izdelek ali sestavni del	Kabelski kanal
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Združljivost serije/ obsega	S3D CRN PLA PLS PLM
Sestava naprave	Brez pokrova
Količina na set/komplet	Komplet 8

### Komplementarno

Barva	Siva RAL 7030)
Način pritrdjevanja	Vpeta podpora Z vijaki
Material	PVC
Višina	75 mm
Dolžina	2000 mm
Širina	37,5 mm
Product weight	0,8 kg
Skupno število žic	160

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Upočasnitev plamena	VO UL 94
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1/1
Standardi	VDE 0660 VDE 0506 DIN 43659

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,123 kg
Višina embalaže 1	3,5 cm
Širina embalaže 1	7 cm
Dolžina embalaže 1	200 cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	9,271 kg
Višina embalaže 2	8 cm
Širina embalaže 2	14,5 cm
Dolžina embalaže 2	200 cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------