


Product data sheet

Characteristics

LMR5210002

Easy Styl, Modular vtičnica z zaščito krem

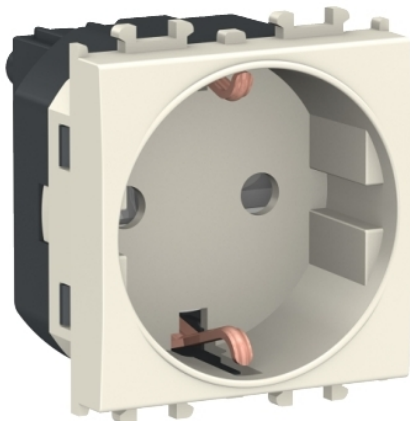

Glavno

Serijska izdelka	Easy Styl
Skupina izdelkov	Easy Styl
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Število vtičnic	1
Predstavitev naprave	Mehanizem
Združljivost serije/ obsega	Easy Styl
Konfiguracija polov vtičnice	2P + E z zaščito
Standard vtičnice	Nemška
Standardni opis vtičnice	Stranska ozemljitev
Število modulov	2 modula
Barvni odtenek	Krem
Tip pakiranja	Pretočni paket
Nazivni tok	16 A pri 250 V AC
Priključki - terminali	Vijačni priključki
Material	ABS + PC
Višina	51 mm
Širina	44 mm
Globina	39 mm
Teža izdelka	0,037 kg

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,000 cm
Paket 1 Širina	4,500 cm
Paket 1 Dolžina	4,500 cm
Paket 1 Teža	38,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	5,500 cm
Paket 2 Širina	12,000 cm
Paket 2 Dolžina	24,000 cm
Paket 2 Teža	423,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S04
Število enot v Paketu 3	120
Paket 3 Višina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dolžina	60,000 cm
Paket 3 Teža	5,340 kg

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	V preiskavi
-------------------	-------------