


Product data sheet

Characteristics

NSYE1025

Šestrobi distančniki M5 višine 10 za dvig.
montažnih plošč itd. V kompletu: 100

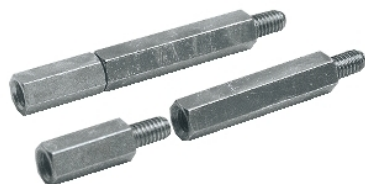

Glavno

Kategorija	Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del	Distančnik
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3CM
Aplikacija	Večnamenski
Nominal dimensions of the housing	-
Lokacija montaže	Drugi heksagonalni distančnik Stikalna oprema Na montažni plošči
Sestava naprave	1 Distančnik
Količina na set/komplet	Komplet 100
Material	Galvanizirano jeklo

Komplementarno

Način pritrdjevanja	Screw-on
Višina	10 mm
ISO	M5

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,000 cm
Paket 1 Širina	1,000 cm
Paket 1 Dolžina	2,000 cm
Paket 1 Teža	5,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	100
Paket 2 Višina	6,000 cm
Paket 2 Širina	9,000 cm
Paket 2 Dolžina	14,000 cm
Paket 2 Teža	529,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S01
Število enot v Paketu 3	400
Paket 3 Višina	15 cm
Paket 3 Širina	15 cm
Paket 3 Dolžina	40 cm
Paket 3 Teža	2,271 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------