


Product data sheet

Characteristics

NSYEC1041

Spacial SF 1 plošča tesnilke vhodnega kabla -
pritr. s sponkami - 1000 x 400 mm

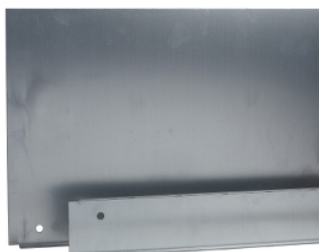

Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Izdelek ali sestavni del	Plošča kabske uvodnice
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija	Večnamenski
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial SF
Lokacija montaže	Dno omare
Tip kabske uvodnice	Standard
Kabska uvodnica	1 vhod
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 1 Plošča Samougasljivo poliuretansko lepilno tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
Količina na set/komplet	Komplet 1
Material	Galvanizirano jeklo

Komplementarno

Višina	30 mm
Širina	Nazivna: 1000 mm Koristno: 816 mm Realno: 855 mm
Globina	Nazivna: 400 mm
Debelina	1,5 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,0 cm
Paket 1 Širina	15,0 cm
Paket 1 Dolžina	85,5 cm
Paket 1 Teža	3,842 kg
Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	50
Paket 2 Višina	55,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	207,1 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------