


Product data sheet

Characteristics

NSYEC1062

Spacial SF plošča kab. uvodnice z 2 vh. - pritr.
s sponkami - 1000 x 600 mm

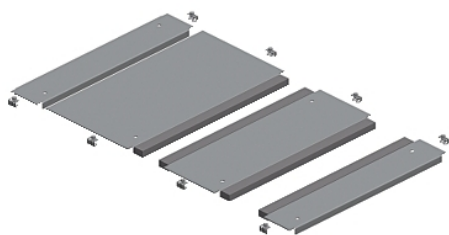

Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Izdelek ali sestavni del	Plošča kabske uvodnice
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija	Večnamenski
Združljivost serije/ obsega	Spacial Spacial SF
Lokacija montaže	Dno omare
Tip kabske uvodnice	Standard
Kabska uvodnica	2 vhoda
Sestava naprave	Pritrdilni elementi 1 Plošča Poliuretansko lepljivo tesnilo s prečnim prerezom 15 x 25 mm
Količina na set/komplet	Komplet 1
Material	Galvanizirano jeklo

Komplementarno

Višina	30 mm
Širina	Nazivna: 1000 mm Koristno: 816 mm Realno: 860 mm
Globina	Nazivna: 600 mm
Debelina	1,5 mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,302 cm
Paket 1 Širina	24,892 cm
Paket 1 Dolžina	85,09 cm
Paket 1 Teža	5,625 kg
Embalažna enota Paketa 2	PAM
Število enot v Paketu 2	40
Paket 2 Višina	43 cm
Paket 2 Širina	100 cm
Paket 2 Dolžina	120 cm
Paket 2 Teža	242 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------